



LED Pendelleuchte in Nickel-matt 35W 2300lm

Pendelleuchten


UVP: 272,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

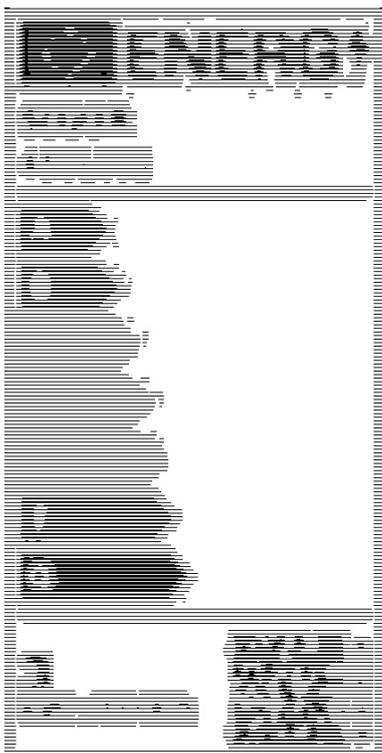

Artikelnummer	A-360901
Material	Metall
Farbe	Nickel-matt
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	35 W
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2300 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Dekorativ
Form	länglich

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 1200 mm (T) 75 mm (L) 1010 mm
Produktgewicht	2.64 kg