


ROLINE LineSecure III Web/SNMP Card, intern, Slot Card, 1GB/s

Artikelnummer	19.40.2021
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.40.2021
EAN (Einzelstück)	7630049628045

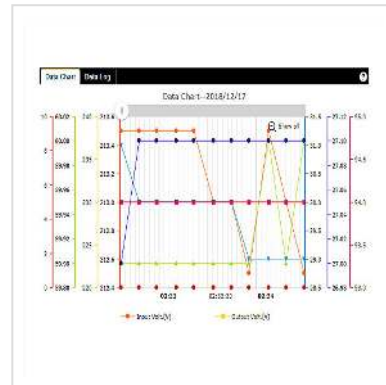

Der leistungsfähige USV Web und SNMP Management Adapter! Für LineSecure III geeignet.

- Zentralisierte Überwachung und Verwaltung von USV
- Unterstützt HTTPS, SSL, SSH, SNMPv3, IPv6
- Unterstützt RFC1628, UPS-MIB und PPC-MIB
- Unterstützt Modbus auf TCP/IP
- Sanfter Multi-OS-Shutdown
- Aufzeichnung von USV-Ereignissen / Datenprotokoll
- WeChat, LINE, Skype, Telegram Benachrichtigung

Spezifikation

- CPU ARM Cortex-A8 32bit
- System Clock 600MHz
- Flash Memory 128M Byte
- SDRAM 128M Byte
- 4 LED
- Watch Dog
- 1 USB Port
- Real Time Clock
- LAN Interface 10M/100M/1000M UTP
- Ethernet Throughput 3 MByte per seconds
- Ethernet Latency 0.2 milliseconds

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	USV-Zubehör
Produkttyp	USV-Zubehör
Farbe	mehrfarbig
Lieferumfang	Adapter, Software
Passend zu USV	ROLINE LineSecure III
Abmessungen (HxBxT)	68 x 60 x 69 mm
Einsatzzweck	Kommunikation USV -LAN
Systemvoraussetzungen	Ethernet Network
Höhe	33 mm
Breite	69 mm
Tiefe	68 mm
Gewicht	0.05 kg
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.152 kg