


ASRock B760M-HDV/M.2 D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760

Produktbeschreibung: ASRock B760M-HDV/M.2 D4 - Motherboard
- micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1
- Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU
erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Gruppe: Motherboards
Hersteller: ASRock
Hersteller Artikel Nr: 90-MXBL40-A0UAYZ
EAN: 4710483942020

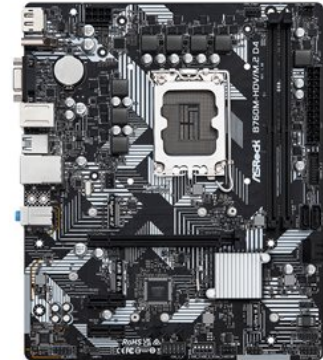

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B760M-HDV/M.2 D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Max. RAM-Größe	64 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet