



## LED Deckenleuchte Fakir in Weiß 12W 1300lm mit Bewegungsmelder

Deckenleuchten

UVP: 94,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-630559   |
| <b>Material</b>            | Metall, Kunststoff                                     |
| <b>Farbe</b>               | Weiß   |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 220-240 V  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 12 W   |
| <b>Schutzklasse</b>        | I  |
| <b>Schutzart</b>           | IP20   |
| <b>Montageart</b>          | Decke  |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten  |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein   |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED  |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine  |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 Kelvin  |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß   |
| <b>Lichtstrom</b>          | 1300 lm  |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | 80   |
| <b>Lebensdauer</b>         | 25000 h  |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000  |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur, Treppenhaus |
| <b>Stil</b>                | Schlicht   |
| <b>Sensortyp</b>           | Bewegungsmelder  |
| <b>Sensortechnologie</b>   | PIR  |

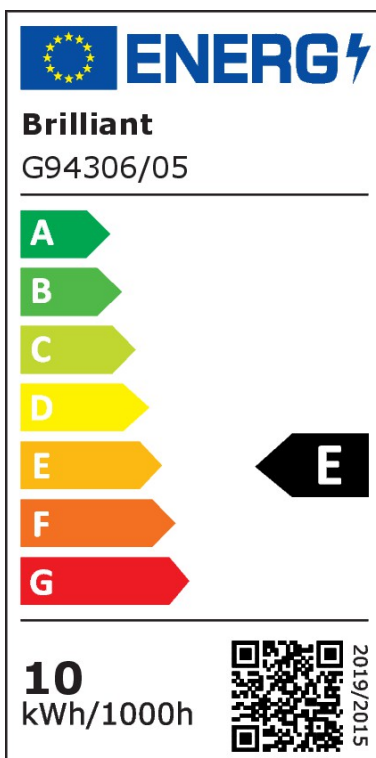

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Erfassungswinkel</b> | 360 Grad              |
| <b>Reichweite</b>       | 10 m                  |
| <b>Zeiteinstellung</b>  | 15 min                |
| <b>Form</b>             | rund                  |
| <b>Netzstecker</b>      | Nein                  |
| <b>Leuchtmittel</b>     | Ja, fest verbaut      |
| <b>Produktmaße</b>      | (H) 106 mm (Ø) 320 mm |
| <b>Produktgewicht</b>   | 0.576 kg              |