



LED Deckenleuchte Tovak in Natur und Schwarz 2x 14W 1050lm


Deckenleuchten

UVP: 142,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-646924
Material	Metall, Holz
Farbe	Natur, Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	14 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 525 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Dekoratив, Außergewöhnlich
Form	rund
Netzstecker	Nein

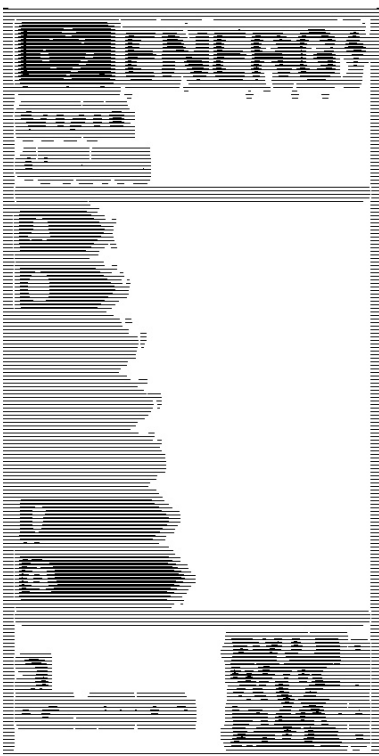

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 358 mm (L) 758 mm
Produktgewicht	0.9 kg