



LED Deckenleuchte Tovak in Natur und Schwarz 3x 9,5W 1599lm

Deckenleuchten


UVP: 219,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

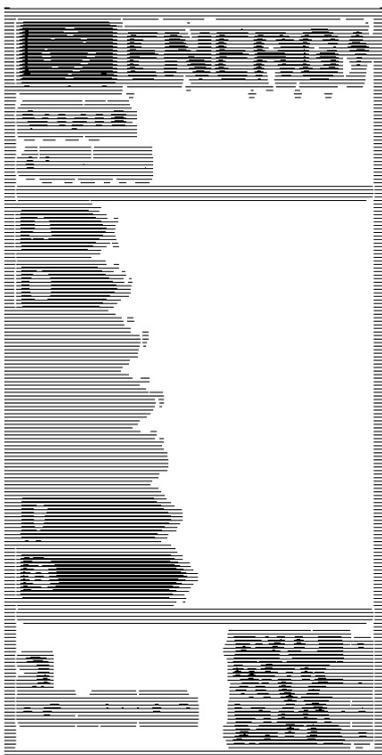

Artikelnummer	A-646925
Material	Metall, Holz
Farbe	Natur, Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	9.5 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 533 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Dekorativ, Außergewöhnlich

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 80 mm (B) 358 mm (L) 1148 mm
Produktgewicht	1.3 kg