

Neomounts FPMA-D935DG Befestigungskit - Full-Motion - für 2 LCD-Displays - Silber

Produktbeschreibung: Neomounts FPMA-D935DG - Befestigungskit - full-motion - für 2 LCD-Displays - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-69 cm (10"-27") - Tülle, Tischmontage


Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: Neomounts
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-D935DG
 EAN: 8717371444303

Beschreibung: Die Neomounts by Newstar Tischhalterung, das Modell FPMA-D935DG, ist eine neig-, schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischplattenbohrung.

Neomounts by Newstars neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (300°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von dem vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 50 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 12 bis 50 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel, um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Neomounts by Newstar FPMA-D935DG hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 6 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts by Newstars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

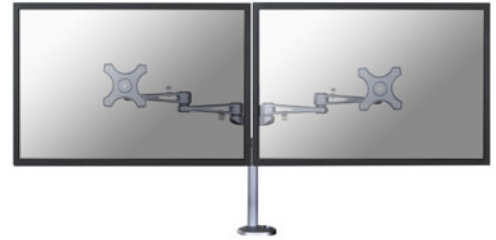

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Neomounts FPMA-D935DG Befestigungskit - Full-Motion - für 2 LCD-Displays - Silber
Produkttyp	Befestigungskit (Full-Motion) - Tülle, Tischmontage
Einstellbare Tiefe	12-50 cm
Einstellbare Höhe	0-50 cm
Neigung	180°
Rotation	360°
Drehen	300°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe	25.4-69 cm (10"-27")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	12 kg
Farbe	Silber