



Glasfaser Spleißboxen zur Wandmontage



✓ Kompakte Boxen zur Wandmontage

✓ Abschließbar

✓ Robustes, kaltgewalztes Blech

✓ versch. Adapterplatten erhältlich

Kurzbeschreibung

Spleißboxen zur Wandmontage und zugehörige Adapterplatten für LWL-Kupplungen

Features

- Kabeleingang oder -ausgang an Ober- und Unterseite mit Moosgummistreifen
- Abschließbar (inkl. 2x Schlüssel)
- Integrierte Haltevorrichtungen für Kabelbinder
- Montagematerial inklusive (4x Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben, Kabelbinder)
- Schutzklasse IP20
- Farbgebung durch Pulverbeschichtung in Grau (RAL 7035)

Produktübersicht

Die Glasfaser Unibox ist eine robuste und kompakte Spleißbox zur Wandmontage.

Mit separat erhältlichen Kupplungshalterungen, welche in Sekunden montiert werden können, lässt sich die Box individuell je nach Bedarf mit Kupplungen, Faserpigtails und Kabeln bestücken.

Anwendungsgebiete sind u. a. Tele- und Datenkommunikationsanwendungen im Innenbereich.

Artikelnummer Information - Unibox

Art.-Nr.	Max. Faseranzahl	Max. Spleißkassetten
DN-96800S-2	24	-
DN-96800M-2	48	4
DN-96800L-2	192	5

Artikelnummer Information - Adapterplatten



Art.-Nr.	Passend für Unibox Modell	Aufnahmen
DN-96801S-2	DN-96800S-2	12 x SC-SX / LC-DX / E2000-SX
DN-96802S-2	DN-96800S-2	4 x SC-DX / LC-QD
DN-96803S-2	DN-96800S-2	6 x SC-DX / LC-QD
DN-96801M-2	DN-96800M-2	24 x SC-SX / LC-DX / E2000-SX
DN-96802M-2	DN-96800M-2	12 x SC-DX / LC-QD
DN-96801L-2	DN-96800L-2	48 x SC-SX / LC-DX / E2000-SX
DN-96802L-2	DN-96800L-2	48 x SC-DX / LC-QD
DN-96803L-2	DN-96800L-2	24 x SC-DX / LC-QD

Logistische Daten

Art.-Nr.	Produktabmessungen (H x B x T) in mm	Verpackungsabmessungen (H x B x T) in mm	Gewicht (netto / brutto) in kg
DN-96800S-2	265 x 150 x 55 mm	365 x 250 x 155 mm	1,3 kg / 1,4 kg
DN-96800M-2	280 x 320 x 54 mm	380 x 420 x 154 mm	2,0 kg / 2,1 kg
DN-96800L-2	445 x 445 x 95 mm	545 x 545 x 195 mm	5,2 kg / 5,3 kg
DN-96801S-2	40 x 145 x 50 mm	45 x 150 x 55 mm	0,093 kg / 0,095 kg
DN-96802S-2			
DN-96803S-2			
DN-96801M-2	45 x 275 x 15 mm	50 x 280 x 20 mm	0,16 kg / 0,17 kg
DN-96802M-2			
DN-96801L-2	90 x 435 x 10 mm	95 x 440 x 15 mm	0,24 kg / 0,26 kg
DN-96802L-2			
DN-96803L-2			


Produktabbildungen

DN-96800S-2 / DN-96801S-2 / DN-96802S-2 / DN-96803S-2

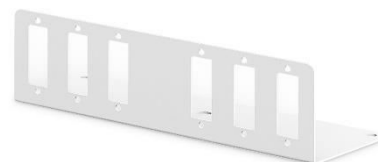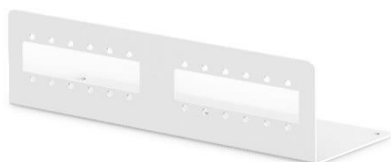



DN-96800M-2 / DN-96801M-2 / DN-96802M-2

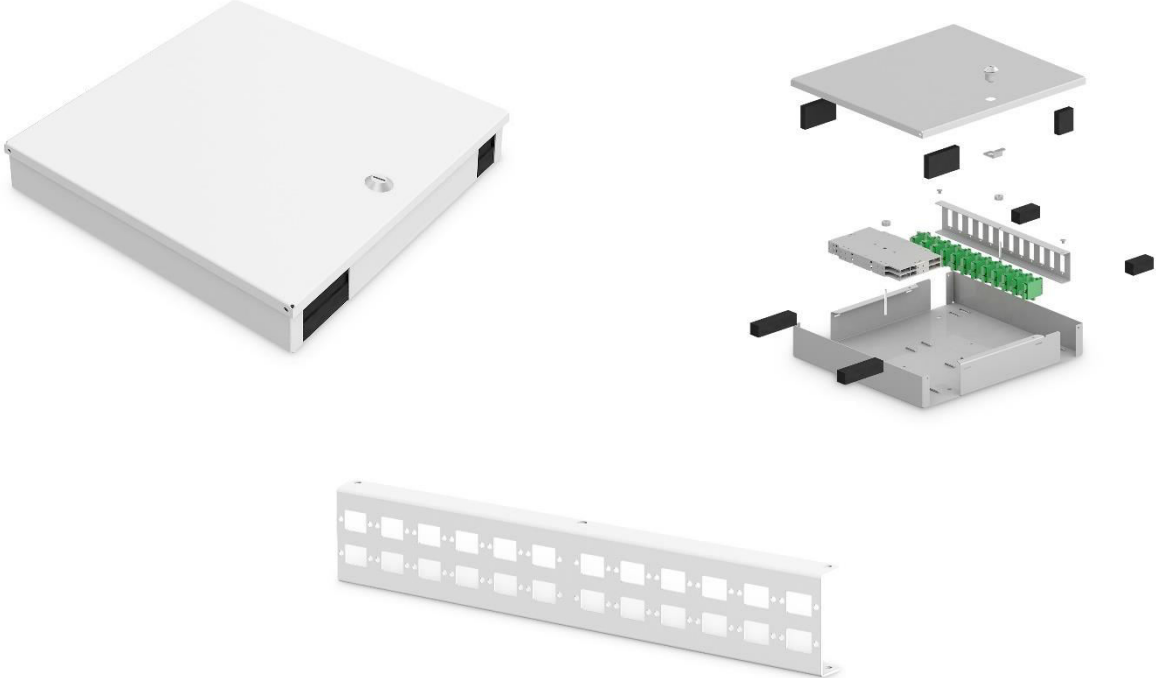

DN-96800L-2 / DN-96801L-2 / DN-96802L-2 / DN-96803L-2

