


Noctua chromax NF-F12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm

Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-F12 PWM CH.BK.S
EAN/UPC	9010018100402

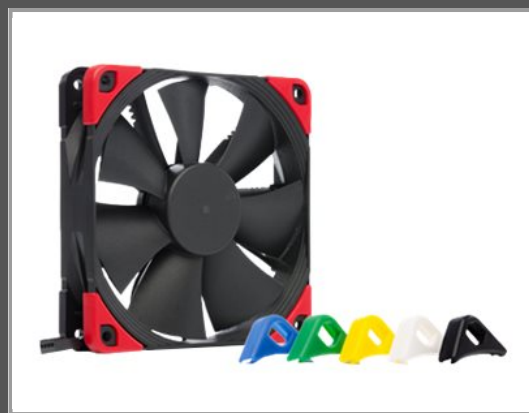

Beschreibung

Noctua chromax NF-F12 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua chromax NF-F12 PWM Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	4 x Schrauben, 4 schwarze Antivibrationskissen, 4 blaue Antivibrationskissen, 4 grüne Antivibrationskissen, 4 rote Antivibrationskissen, 4 weiße Antivibrationskissen, 4 gelbe Antivibrationskissen
Farbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	300-1500 U/min
Luftstrom	93.5 m ³ /h (55 CFM)
Geräuschpegel	22.4 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), FocusedFlow

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.