


Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular

140 mm - weiß

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe | Kühler |
| Hersteller | Phanteks |
| Hersteller Art. Nr. | PH-F140D30_DRGB_PWM_WT01 |
| EAN/UPC | 0886523002970 |

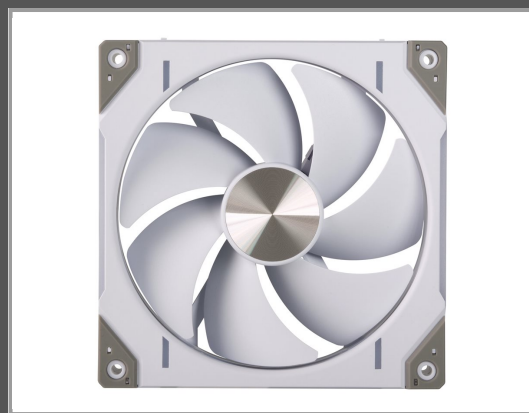

Beschreibung

Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular - 140 mm - weiß

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular |
| Produkttyp | Gehäuselüfter - regular |
| Packungsinhalt | 4 Lüfterschrauben, 3-poliger DRGB Motherboard-Adapter, 4 Kühler-Schrauben 36 mm, 1 Eckclip-Kabel, 3 Eckclips, 1 Brückenklemme, 1 Brückenklemmen-Steckverbinder, 4 Schrauben Eckabdeckung (2L,2R), 2 Brücken mit Schraubenabdeckung |
| Farbe | Weiß |
| Lüfterdurchmesser | 140 mm |
| Gebälsehöhe | 30 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 250-1800 rpm |
| Luftstrom | 122.3 m ³ /h (71.93 cfm) |
| Geräuschpegel | 29.5 dBA |
| Netzanschluss | PWM, 4-polig, 3-poliger D-RGB Daisy-Chain-Steckverbinder |
| Nennspannung | 12 V |
| Merkmale | PWM-Steuerung, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14 cm x 14 cm x 3 cm |
| Gewicht | 266 g |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.