


Noctua chromax NF-A9x14 HS-PWM.black.swap - Gehäuselüfter

92 mm - Schwarz

| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Kühler |
| Hersteller | Noctua |
| Hersteller Art. Nr. | NF-A9X14 HS-PWM CH.B |
| EAN/UPC | 9010018100471 |

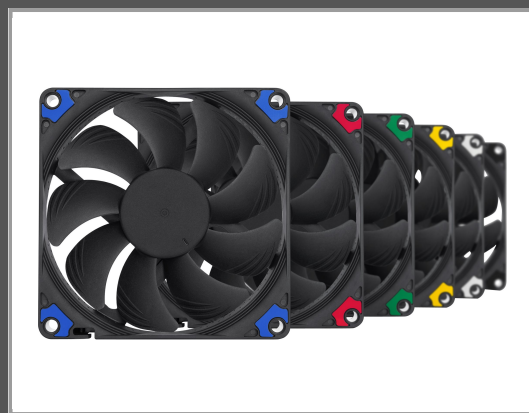

Beschreibung

Noctua chromax NF-A9x14 HS-PWM.black.swap - Gehäuselüfter - 92 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | Noctua chromax NF-A9x14 HS-PWM.black.swap - Gehäuselüfter |
| Produkttyp | Gehäuselüfter |
| Packungsinhalt | 4 x Schrauben, 8 schwarze Antivibrationskissen, 8 blaue Antivibrationskissen, 8 grüne Antivibrationskissen, 8 rote Antivibrationskissen, 8 weiße Antivibrationskissen, 8 gelbe Antivibrationskissen |
| Farbe | Schwarz |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
| Gebläsehöhe | 14 mm |
| Lüfterlager | SSO2-Lager |
| Drehgeschwindigkeit | 600-2500 U/min |
| Luftstrom | 57.5 m ³ /h |
| Geräuschpegel | 23.6 dBA |
| Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig |
| Nennspannung | 12 V |
| Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.