


# Jonsbo FR-502 ARGB, Ventilator, 12 cm, 600 RPM, 1500 RPM, 31,2 dB, 52,4 cfm

120mm?L?\*120mm?W?\*25mm?H) - 600-1500rpm±10% - 19.6-52.4CFM

Gruppe	Kühler
Hersteller	Jonsbo
Hersteller Art. Nr.	FR-502
EAN/UPC	6970620550473

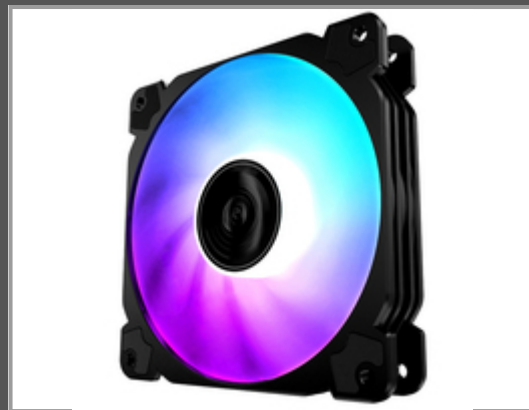

## Beschreibung

Jonsbo FR-502 ARGB. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 600 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1500 RPM, Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 17,5 dB, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 31,2 dB, Maximaler Luftstrom: 52,4 cfm, Maximum Luftdruck: 0,95 mmH2O. Spannung: 12 DC. Breite: 120 mm, Tiefe: 120 mm, Höhe: 25 mm. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	17,5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	31,2 dB
Maximaler Luftstrom	52,4 cfm
Maximum Luftdruck	0,95 mmH2O
Spannung	12 DC V
Breite	120 mm
Tiefe	120 mm
Höhe	25 mm
Produktfarbe	Black, White