


Noctua chromax.black.swap NF-S12A PWM - Gehäuselüfter

120 mm - Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-S12A PWM CHROMAX.BLACK.SWAP
EAN/UPC	9010018100419

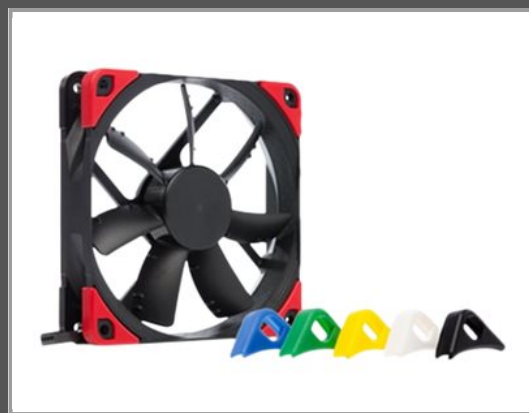

Beschreibung

Noctua chromax.black.swap NF-S12A PWM - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua chromax.black.swap NF-S12A PWM - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	4 x Schrauben, 4 schwarze Antivibrationskissen, 4 blaue Antivibrationskissen, 4 grüne Antivibrationskissen, 4 rote Antivibrationskissen, 4 weiße Antivibrationskissen, 4 gelbe Antivibrationskissen
Farbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	300-1200 U/min
Luftstrom	107.5 m ³ /h (63,3 CFM)
Geräuschpegel	17.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures, Metal Bearing Shell
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.