



# Einhell

## PROFESSIONAL



Akku-Oberfräse

**TP-RO 18 Li BL - Solo**

**Art.-Nr.: 4350411**

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825664263

Die Einhell Akku-Oberfräse TP-RO 18 Li BL - Solo mit stufenloser Drehzahl-Regel Elektronik und leistungsstarkem Motor ist für präzise Arbeiten bestens gerüstet. Stufenlos einstellbare Frästiefe mit Feinjustierung, hochwertige Aluminiumausführung, Zweihandaufsatz und weitere Features erlauben exaktes Arbeiten. Ausgerüstet mit Spannzangen 6 + 8 mm für diverse Fräser, sorgt die Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel. Ergonomischer Handgriff mit Softgrip, Späneschild und LED-Leuchte bieten bequemes Arbeiten. Die Oberfräse ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Zum Lieferumfang gehören Parallelanschlag, Zirkelspitze und Werkzeug, ebenso der Absaugadapter für Einhell Nass-Trockensauger. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Drehzahl-Regel Elektronik mit leistungsstarkem Motor
- Stufenlos einstellbare Frästiefe mit zusätzlicher Feinjustierung
- Tiefeneinstellung mit mehrstufigen Revolveranschlag
- Präzise Doppelrohrführung für maßhaltiges Fräsen
- Spannzange 6 und 8 mm für diverse Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kunststoffeinlage schützt die Werkstückoberfläche
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Späneschild schützt vor Spänen im Blickfeld
- Hochwertige Aluminiumausführung ermöglicht präzises Fräsen
- Zweihand-Aufsatz ermöglicht präzise Bedienung des Geräts
- Inkl. Parallelanschlag, Zirkelspitze und Werkzeug
- Inkl. Absaugadapter passend für Einhell Nass-/Trockensauger
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)





## Technische Daten

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| - Akku            | 18 V                            |
| - Drehzahl        | 10000 - 30000 min <sup>-1</sup> |
| - Spannzange      | 6 + 8 mm                        |
| - Max. Formfräser | 30 mm                           |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 2.26               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.48               |
| - Maße Einzelverpackung           | 252 x 163 x 256 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 3 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 10.9 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 500 x 270 x 270 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2280   4680   5265 |

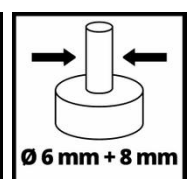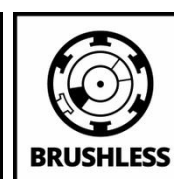

## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Fräsersatz 8 mm 15 pcs.  
Oberfräsen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49757291  
EAN-Code: 4009317572916  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schneiden<sup>1</sup>  
(m)

1.5 Ah	22
2.0 Ah	29
2.5 Ah	37
3.0 Ah	44
4.0 Ah	58
5.2 Ah	77
6.0 Ah	88
8.0 Ah	118

**Testaufbau:**

1) Weichholz - Spanplatte - Max. elektronische Geschwindigkeit