


iiyama ProLite LH6575UHS-B1AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (164 cm (64.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player - SDM Slot PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

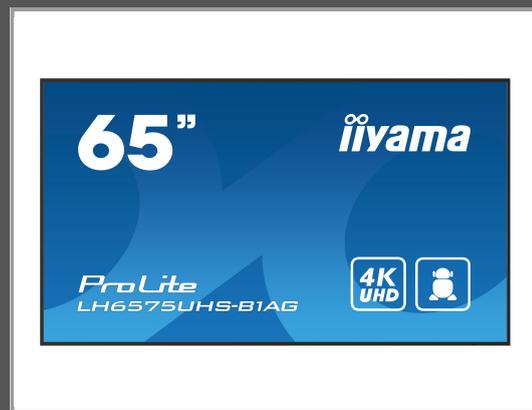

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH6575UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570123476

Beschreibung

iiyama ProLite LH6575UHS-B1AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (164 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player, SDM Slot PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH6575UHS-B1AG 165 cm (65") Klasse (164 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Media Player, SDM Slot PC
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	164 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player

Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Aufkleber für Schraubenlöcher, Drahtschlösser
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	176 Watt
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	176 W
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	145.65 cm x 5.6 cm x 83.25 cm
Gewicht	21.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.