


# iiyama ProLite LH4375UHS-B1AG - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player - SDM Slot PC - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

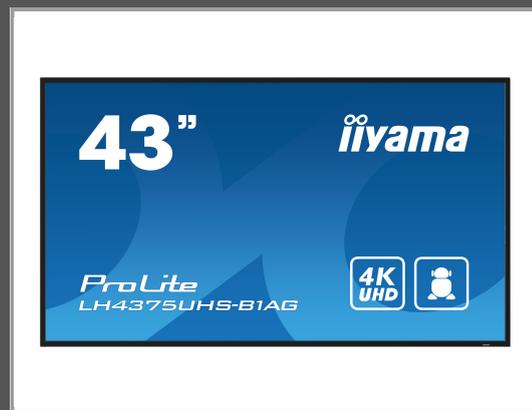

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH4375UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570123445

## Beschreibung

iiyama ProLite LH4375UHS-B1AG - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media Player, SDM Slot PC - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH4375UHS-B1AG 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Media Player, SDM Slot PC
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	FailOver, Media Player
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	104 Watt
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	104 W
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	96.8 cm x 5.4 cm x 55.7 cm
Gewicht	8.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.