


iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG - 218 cm (86") Diagonalklasse (217.4 cm (85.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)

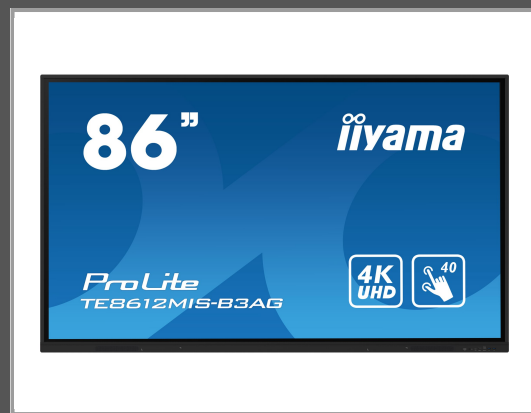

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE8612MIS-B3AG
EAN/UPC	4948570123711

Beschreibung

iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG - 218 cm (86") Diagonalklasse (217.4 cm (85.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG 218 cm (86") Klasse (217.4 cm (85.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Diagonale Größe	217.4 cm (85.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Frame rate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	64 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	208 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	208 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	195.7 cm x 10 cm x 116 cm
Gewicht	58.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.