


ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 3 m

Artikelnummer	19.08.1014
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.08.1014
EAN (Einzelstück)	7630049632097

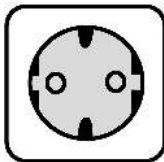

Stromkabel mit abgewinkeltm Schutzkontaktstecker und gerader Kaltgeräteeuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

- Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
- Nenndaten: 10A, 250V AC
- Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade
- 3 Adern mit je 1,5 Quadratmillimetern Querschnitt

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	Stromkabel
Farbe	schwarz
Länge	3 m
Anschlüsse	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A Buchse

Farbe (Kabel)	schwarz
Max. Strom	10 A
Max. Spannung	250 V
Aderquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Seite 1 Typ des Anschlusses	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten	250VAC 10A / 1,5mm ²
Gewicht	182.9 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.4 kg