


Google Pixel 9 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.3" - 1280 x 2856 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 50 MP - 48 MP - 48 MP - front camera 42 MP - haselnussbraun

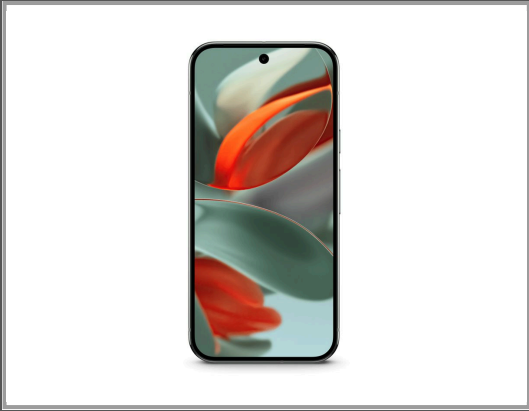

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Google
Hersteller Art. Nr.	GA05972-GB
EAN/UPC	0840353906532

Beschreibung

Google Pixel 9 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.3" - 1280 x 2856 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 42 MP - haselnussbraun

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Google Pixel 9 Pro - haselnussbraun - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	GEC77
Anzeige	OLED-Display - 1280 x 2856 Pixel - 16 cm (6.3") - 495 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - LTPO OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Prozessor	Google Tensor G4 - mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher	RAM 16 GB / 512 GB
Betriebssystem	Android 14
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.68 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	48 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/1.7
Dritte Kamera	48 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/2.8
Vordere Kamera	42 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, UWB
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät, Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke

Farbe	Haselnussbraun
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72 mm x 8.5 mm x 152.8 mm
Gewicht	199 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.99 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) 2.77 W/kg (Gliedermaßen)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.