


Lindy Patch Panel - CAT 6 - STP - RJ-45 X 24 - Schwarz - 0.5U - 48.3 cm (19")

Patch-Panel - 24-Port - Schwarz

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	25884
EAN/UPC	4002888258845

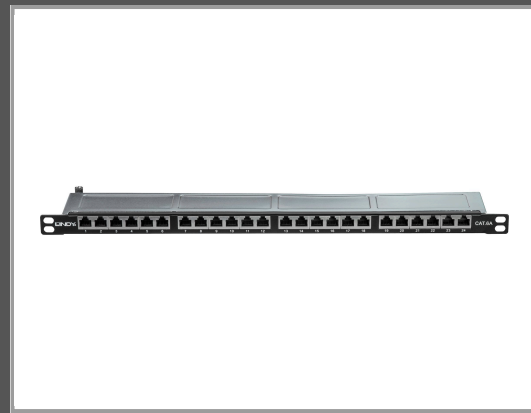

Beschreibung

24 Port Patch Panel, Schwarz mit nur einer halben Höheneinheit, Cat.6A 10 Gigabit, 360 Grad geschirmt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LINDY Patch Panel - 0.5U - 19"
Produkttyp	Patch Panel - CAT 6 - RJ-45 X 24
Packungsinhalt	Erdungskabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 10 cm x 2.2 cm
Produktmaterial	Metall
Farbe	Schwarz
Portanzahl	24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)	0.5U

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Patch Panel - CAT 6
Packungsinhalt	Erdungskabel
Produktmaterial	Metall
Höhe (Rack-Einheiten)	0.5U
Breite	44 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	2.2 cm
Farbe	Schwarz

Verkabelung & Schaltung

Portanzahl	24 Ports
Terminierungsart	LSA (Krone)
Technologie	STP-Kabel

Verschiedenes

Rack-Größe	48.3 cm (19")
------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	70 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.