


ROLINE Cat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, extra kurz, silberfarben

Artikelnummer	26.11.0391
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.11.0391
EAN (Einzelstück)	7630049635029

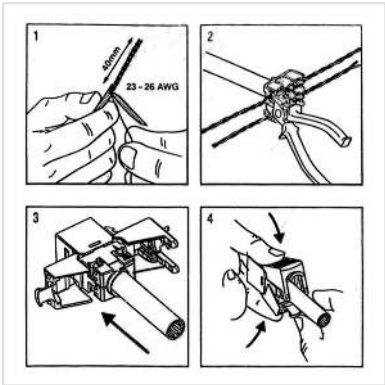

ROLINE Keystone in Kat.6A Qualität für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken mit einer Bandbreite von 500 MHz - jetzt in besonders schmaler und sehr kurzer Bauform

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.
- Die ROLINE Kat.6A/Class EA 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6A/Class EA Links

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	RJ45 Keystone Jack
Farbe	silberfarben
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA

Anzahl Ports	1
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
Steckrichtung	gerade
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Höhe	21 mm
Breite	15 mm
Tiefe	30 mm
Gewicht	16.4 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Paketgewicht	0.005 kg