


ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, UTE Version, USB-Charger A+C, 1,5 m

Artikelnummer	19.07.2346
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.07.2346
EAN (Einzelstück)	7630049634800

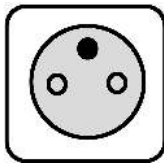

Weißer Steckdosenleiste mit einzeln schaltbaren UTE-Steckdosen (Typ E, geeignet für Frankreich) für den Innenbereich inkl. Ein-/Aus-Schalter und Berührungsschutz sowie USB-Charger.

- 4-fach-Steckdosenleiste aus weißem Kunststoff mit UTE-Doseneinsätzen
- Steckdosen sind um 45° gedreht
- 2poliger Schalter
- Zuleitung mit abgewinkeltem UTE-Stecker
- USB Ladeanschluss: 5V DC max. 2,4A (1x USB-A + 1x USB-C)
- Berührungsschutz
- Steckdosen sind einzeln schaltbar, beleuchtete Schalter

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Steckdosenleiste

Farbe	weiß
Länge	1.5 m
Funktion	4-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform	Desktop
Max. Belastbarkeit	3600 W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	2 polig
Anzahl der Steckdosentöpfe	4
Anzahl Ausgänge/Winkel	4
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
USB Charger	ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	weiß
Anschlusskabel	H0V5VV-F3G 1,5mm²
Farbe (Kabel)	weiß
Anschlusstecker	Schutzkontaktwinkelstecker mit Klapp-Griff
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Regionale Verwendung	Frankreich, Tschechien, Slowakei
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	41 mm
Breite	74 mm
Tiefe	270 mm
Gewicht	463 g

Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	0.45 kg