

Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI, RAM 12GB, 512GB, Display 6,5"/8", Camera 200MP, Batteria a lunga durata, Blue Shadow



Marchio : Samsung

Codice prodotto: SM-F966BDBCEUE


Nome del prodotto : Galaxy Z Fold7 Smartphone AI, RAM 12GB, 512GB, Display 6,5"/8", Camera 200MP, Batteria a lunga durata, Blue Shadow

Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI, RAM 12GB, 512GB, Display 6,5"/8", Camera 200MP, Batteria a lunga durata, Blue Shadow. Dimensioni diagonale schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 2184 x 1968 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 215 g

Display		Macchina fotografica	
Dimensioni diagonale schermo *	20,3 cm (8")	Messa a fuoco automatica	✓
Forma dello schermo	Piatto	Stabilizzatore immagine	✓
Nome commerciale della tecnologia del display	Dynamic AMOLED 2X	Tipo di stabilizzatore di immagine	Optical Image Stabilization (OIS)
Tipo di vetro del display	Corning Glass	Modalità notte	✓
Versione Gorilla Glass	Vetro Gorilla Victus 2	Collegamento in rete	
Risoluzione del display *	2184 x 1968 Pixel	Generazione di reti mobili *	5G
Tempo massimo di refresh	120 Hz	Tipologia SIM card *	eSIM
Dimensioni del secondo schermo	16,5 cm (6.5")	Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
risoluzione secondo display	2520 x 1080 Pixel	Wi-Fi Diretto	✓
Tipo di secondo display	Dynamic AMOLED 2X	Near Field Communication (NFC)	✓
Tipo di vetro del secondo display	Gorilla Glass	Design	
Secondo display in versione Gorilla Glass	Vetro Gorilla Victus 2	Fattore di forma *	Clamshell
Processore		Colore del prodotto *	Blu
Famiglia processore *	Qualcomm Snapdragon	Nome del colore	Blue Shadow
Modello del processore *	8 Gen 3	Prestazione	
Numero di core del processore	8	Ricarica rapida	✓
Frequenza del processore turbo massima	4,47 GHz	Carica wireless	✓
Archiviazione		Potenza di ricarica senza fili	15 W
Capacità della RAM *	12 GB	Letto di impronte digitali	✓
RAM virtuale (max)	474,6 GB	Paese di origine	Vietnam
Capacità memoria interna *	512 GB	Multimediale	
Macchina fotografica		Altoparlanti	Stereo
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) *	200 MP	Software	
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica)	12 MP	Piattaforma *	Android
		Sistema operativo incluso *	Android 16.0

Macchina fotografica		Batteria	
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica)	10 MP	Capacità della batteria *	4400 mAh
Numero di aperture della fotocamera posteriore	1,7	Gestione energetica	
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore	2,2	Porta di ricarica USB Type-C	✓
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore	2,4	Potenza di ricarica richiesta (min) *	15 W
Zoom ottico	3x	Potenza di ricarica richiesta (max) *	25 W
Zoom digitale	30x	Durata	
Tipo di fotocamera anteriore *	Doppia fotocamera	Classe efficienza energetica *	B
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) *	10 MP	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica)	10 MP	Resistenza della batteria per ciclo *	2428 min
Numero di apertura della fotocamera anteriore	2,2	Resistenza della batteria in cicli *	2000
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore	2,2	Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta *	A
Flash per fotocamera posteriore *	✓	Classe di riparabilità *	C
Risoluzione acquisizione video	7680 x 4320 Pixel	Codice di protezione internazionale (IP) *	IP48
Frequenza massima dei fotogrammi	30 fps	Dimensioni e peso	
Risoluzione a velocità di acquisizione	7680x4320@30fps	Larghezza	143,2 mm
Tipo di fotocamera posteriore *	Tripla fotocamera	Profondità	4,2 mm
		Altezza	158,4 mm
		Peso *	215 g
		Larghezza (Piegato)	7,28 cm
		Profondità piegata	8,9 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Adattatore AC/DC *	✗
		Cavi inclusi	Da USB tipo C a USB tipo C
		Perno di espulsione della scheda SIM	✓

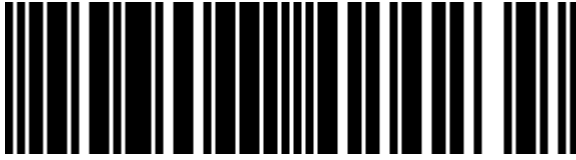

8806097424239

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.