


# ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE, blau, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.4341    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.4341    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049638211 |

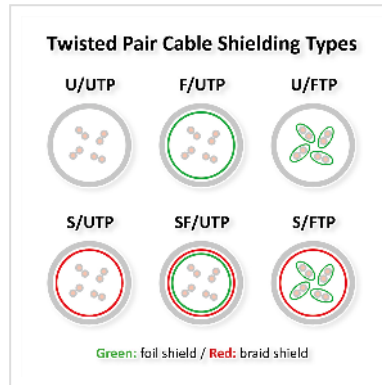

**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken. Verknotungsfrei, flexibel und relativ dünn, aber dennoch PoE-tauglich.**

- Sehr flexibles Patchkabel, dünne Litzenstränge und zugleich hinreichend dimensioniert, um PoE-tauglich zu sein
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss von Komponenten (z.B. IP-Kameras)
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäß EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litzenstrang. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht

## Verknotungsfrei

### Technische Daten

|            |        |
|------------|--------|
| Hersteller | ROLINE |
|------------|--------|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe                       | blau                    |
| Länge                       | 1 m                     |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)            |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA        |
| Anzahl Adern                | 8                       |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 28                  |
| Power over Ethernet (PoE)   | ja                      |
| Innenleiter-Material        | Kupfer                  |
| Aderntyp                    | Litze                   |
| Slim-Kabel                  | ja                      |
| Biegeradius                 | Min. 27 mm              |
| Rasthebelschutz             | ja                      |
| Knickschutztülle            | angespritzt             |
| Farbe (Tülle)               | blau                    |
| Aussen-Ø Kabel              | 4.5 +/-0.2mm            |
| Kabel LSOH                  | ja                      |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Steckertyp RJ45             | Standard                |
| Betriebstemperatur min.     | -10 °C                  |
| Betriebstemperatur max.     | 60 °C                   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Lagertemperatur min. | -20 °C   |
| Lagertemperatur max. | 75 °C    |
| Gewicht              | 27 g     |
| Verpackungshöhe      | 10 mm    |
| Verpackungsbreite    | 190 mm   |
| Verpackungstiefe     | 200 mm   |
| Paketgewicht         | 0.032 kg |