


VALUE RJ-45 Kupplung geschirmt, Cat.6A (Class EA), silberfarben

Artikelnummer	21.99.3014
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.3014
EAN (Einzelstück)	7630049639225

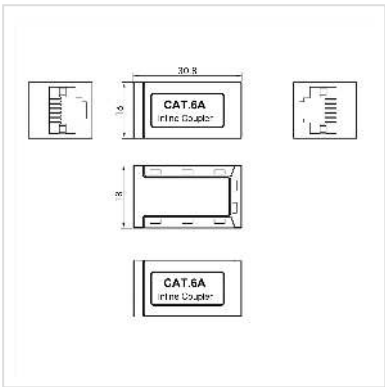

Geschirmte Durchführungskupplung mit besonders kleinen Abmessungen zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzkabeln - geeignet für Kat.6A (Class EA) Verkabelungen.

- Geschirmte RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
- Geeignet für Kat.6A Verkabelungen
- Gesamtes Gehäuse aus Metall zum Schutz der Signale gegen elektromagnetische Einstreuung
- Besonders kleine Abmessungen
- 8 Kontakte, 1:1 verbunden
- Farbe: silberfarben

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	RJ-45 Durchführungskupplung
Farbe	silberfarben
Lieferumfang	Kupplung
Schirmungstyp	geschirmt

Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Ports	1
Belegung	EIA/TIA 568A
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Material (Gehäuse)	Metall
Schirmkontaktierung	ja
gesonderte Zugentlastung	nein
Steckrichtung	gerade
Abmessungen (HxBxT)	18 x 16 x 30.8 mm
Technische Besonderheiten	1 : 1 verbunden
Höhe	18 mm
Breite	16 mm
Tiefe	30.8 mm
Gewicht	9 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	30 mm
Paketgewicht	0.01 kg