


ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m

Artikelnummer
Hersteller
Hersteller-Art.-Nr.
EAN (Einzelstück)

19.08.1016
ROLINE
19.08.1016
7630049638990

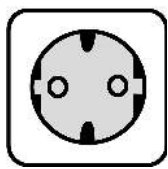

ROLINE Stromkabel mit abgewinkeltm Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

- Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
- Nenndaten: 10A, 250V AC
- Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	Stromkabel
Farbe	schwarz
Länge	0.6 m
Anschlüsse	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A Buchse

Farbe (Kabel)	schwarz
Max. Strom	10 A
Max. Spannung	250 V
Aderquerschnitt (mm ²)	0,75 mm ²
Seite 1 Typ des Anschlusses	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten	250VAC 10 A
Gewicht	102 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.1 kg