


VALUE Tisch-Steckdosenleiste, 3fach mit Tisch-Klemme, inkl. USB-Charger (2x USB-A, 1x USB-C), 1,5 m

Artikelnummer 19.99.1034
Hersteller VALUE
Hersteller-Art.-Nr. 19.99.1034
EAN (Einzelstück) 7630049639096

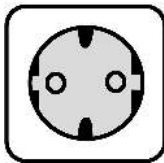

Weißer Tisch-Steckdosenleiste mit drei Schutzkontakt-Steckdosen inkl. USB-Ladegerät und Klemme zur Befestigung an einer Tischplatte.

- 3-fach-Steckdosenleiste aus weißem Kunststoff mit Klemme zur Befestigung an einer Tischplatte
- Steckdosen sind um 45° gedreht
- Zuleitung 1,5 m, mit abgewinkelttem Schutzkontaktstecker
- USB Ladeanschluss: 2x USB-A (je 5V/2,4A) + 1x USB-C (bis 15V/2A)
- Maximale Ladeleistung der USB-Ports: 32 W
- Schutz vor Überstrom, Überspannung und Überlastung
- Berührungsschutz

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Steckdosenleiste
Farbe	weiß

Länge	1.5 m
Lieferumfang	Steckdosenleiste und Tischklemme
Funktion	3-fach Steckdosenleiste
Bauform	Desktop
Max. Belastbarkeit	3680 W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosentöpfe	3
Anzahl Ausgänge/Winkel	3 / 45°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger	ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	weiß
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1.5mm² 1.5m
Farbe (Kabel)	weiß
Anschlusstecker	Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	25 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Höhe	57 mm

Breite	200.5 mm
Tiefe	70.8 mm
Gewicht	601 g
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.8 kg