


ROLINE Cat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos, GHMT, silberfarben

Artikelnummer	21.17.0328
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.17.0328
EAN (Einzelstück)	7630049639256

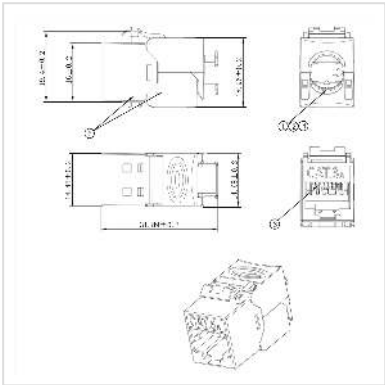

Die Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s - von der GHMT bestätigt!

- Kat.6A Keystone (Modul) STP
- Auflegen ohne LSA-Werkzeug: Kabeladern werden einfach in die Führungen des Keystone-Moduls gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Schmales Design
- Rundum geschirmt
- Vernickeltes Zinkdruckgussgehäuse
- Unterstützt PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at und POE++ per IEEE 802.3bt
- Aufgedruckte Farbkodierung Nach Standard EIA/TIA 568 A & B
- Für Kabel mit AWG 22 - 26
- Für Kabel mit Außendurchmesser: 5 - 8 mm
- Abmessungen (L x B x H): 31,89 x 14,68 x 18,96 mm

Von der GHMT zertifiziert

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschlussstechnik TP
Produkttyp	RJ45 Keystone Jack
Farbe	silberfarben

Lieferumfang	Keystone
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert	ja
Anzahl Ports	1
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
Steckrichtung	gerade
Abmessungen (HxBxT)	18.96 x 14.68 x 31.89 mm (+/- 0.2 mm)
Technische Besonderheiten	GHMT zertifiziert
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Höhe	18.96 mm
Breite	14.68 mm
Tiefe	31.89 mm
Gewicht	16 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Paketgewicht	0.005 kg