

ROLINE RJ-45 Kupplung geschirmt, Cat.6A (Class EA), silberfarben

Artikelnummer

Hersteller

Hersteller-Art.-Nr.


EAN (Einzelstück)

21.17.3118

ROLINE

21.17.3118

7630049639249

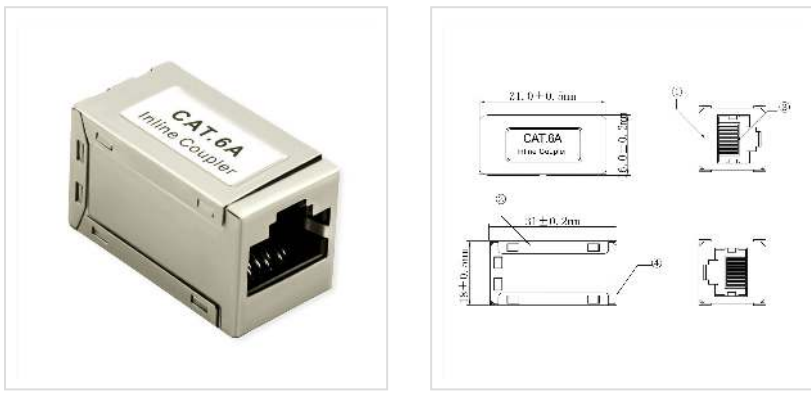

Geschirmte RJ45-Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzkabeln

- Geeignet für Kat.6A Verkabelungen
- RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
- Gesamtes Gehäuse aus Metall zum Schutz der Signale gegen elektromagnetische Einstreuung
- Geringe Abmessungen: 18 x 16 x 31 mm
- 8 Kontakte, 1:1 verbunden

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	RJ-45 Durchführungskupplung
Farbe	silberfarben
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Ports	1

Belegung	EIA/TIA 568A
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Material (Gehäuse)	Metall
Schirmkontaktierung	ja
gesonderte Zugentlastung	nein
Steckrichtung	gerade
Abmessungen (HxBxT)	18 x 16 x 31 mm
Technische Besonderheiten	1 : 1 verbunden
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Höhe	18 mm
Breite	16 mm
Tiefe	31 mm
Gewicht	10 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	30 mm
Paketgewicht	0.01 kg