


ROLINE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, rot, 0,8 m

Artikelnummer	19.08.1004
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.08.1004
EAN (Einzelstück)	7630049640979

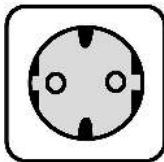

ROLINE Stromkabel mit abgewinkeltm Schutzkontaktstecker und Kaltgerätebuchse C13 zum Anschluss von Computern, Druckern, Monitoren oder USV

- Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
- Nenndaten: 10A, 250V AC
- Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	Stromkabel
Farbe	rot
Länge	0.8 m
Lieferumfang	Kabel
Anschlüsse	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A Buchse

Farbe (Kabel)	rot
Max. Strom	10 A
Max. Spannung	250 V
Kabelmantelmaterial	PVC
Aderquerschnitt (mm²)	0,75 mm²
Seite 1 Typ des Anschlusses	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten	250VAC 10 A
Gewicht	130 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.18 kg