


VALUE USB Typ C Docking Station, HDMI 4K60, 3x USB A + Typ C PD, 1x SD/MicroSD (TF)

Artikelnummer	12.99.1144
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.1144
EAN (Einzelstück)	7630049640788

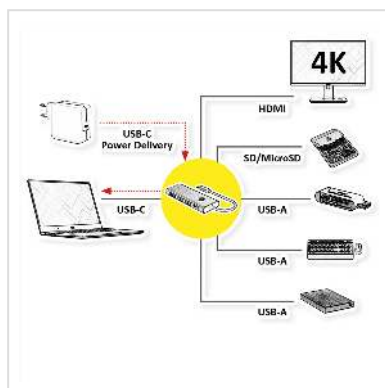

Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop über USB Typ C mit fest installierten Geräten - einem HDMI-Monitor etwa - und über die USB Typ A Ports mit z.B. Tastatur, Maus und einer externen Festplatte, während Sie Ihr Gerät über den USB Typ C PD Port zeitgleich aufladen.

- Spiegeln oder erweitern Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Projektor mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz
- 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A (5Gbit/s)
- USB Type C PD (Power Delivery) bis zu 100 Watt
- SD und Micro SD (TF) Card Reader (können nicht gleichzeitig unterstützt werden)
- Tragbares, kompaktes Design
- Benötigt kein Netzteil

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
------------	-------

Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Notebook-Docking-Station
Farbe	grau
Länge	0.1 m
Lieferumfang	Docking Station
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	1x HDMI 4K60, 3x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x SD/MicroSD (TF), 1x Type C PD (Power Delivery)
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A USB 3 Typ A USB Typ C PD (Power Delivery) SD-Card-Slot MicroSD-Card-Slot
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	12 x 39 x 98 mm
Technische Besonderheiten	Power Delivery Funktion (100W)
Höhe	12 mm
Breite	39 mm
Tiefe	98 mm
Gewicht	57 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.1 kg