


VALUE USB Reise-Charger mit Euro-Flach-/UK-/US-Stecker , 2x USB-C-Anschlüsse, 45 W

Artikelnummer	19.99.1114
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	19.99.1114
EAN (Einzelstück)	7630049641037

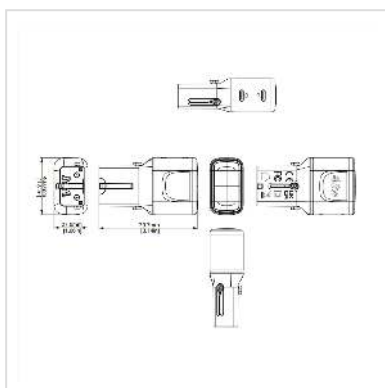

2-Port-USB Reiseladegerät mit wahlweise Euro-Flach-/UK-/US-Stecker und mit 2x USB-C Anschlüssen - bietet maximal 45 W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

- Zum Aufladen oder als Spannungsversorgung von Geräten über deren USB-Eingang
- Geeignet z.B. für Smartphone/Tablet, externe SSD/HDD oder andere Geräte
- Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
- Unterstützt Typ C (PD) Power Delivery
- Durch einfache Schieberegler kann der Stromanschluss wahlweise auf Euro-Flach-, UK- oder US-Stecker umgestellt werden
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz, die anliegende Spannung und Frequenz wird automatisch erkannt
- Ausgangsspannung Typ C (C1/C2): 5-21V 2.0A (PPS) / 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A (max. 45W)
- Ausgangsspannung Typ USB C1+C2: 25W + 20W
- Ausgangsleistung: max. 45W insgesamt über beide Ports bei gleichzeitigem Laden
- Abmessungen: 79.7 x 46 x 27mm

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Spannungswandler

Produkttyp	USB Ladegerät
Farbe	weiß
Eingang	100-240 VAC
Ausgang	5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A (45W Max)
Leistung	45 W
Abmessungen (HxBxT)	79,7 x 46 x 27 mm
Eingangs-Anschluss	Euroflach / UK / US Stecker
Ausgangs-Anschluss	2x USB Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie	Quick Charge 3.0 Power Delivery
Technische Besonderheiten	Quick Charge
Regionale Verwendung	Europa Großbritannien, Nordirland USA, Kanada, Japan
Netzanschluss	Eurostecker, Typ-C
Höhe	27 mm
Breite	46 mm
Tiefe	79.7 mm
Gewicht	90 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.12 kg