


ROLINE Cat.8 (Class I) Keystone, Super-Slim, PoE, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben

Artikelnummer	26.11.0382
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.11.0382
EAN (Einzelstück)	7630049640825

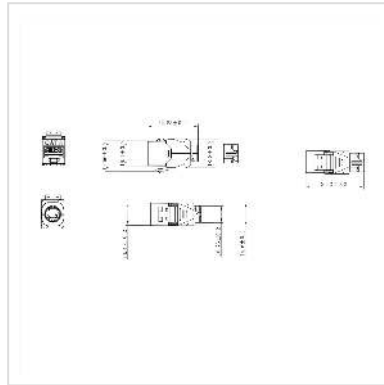

Besonders schmaler, hochwertiger Keystone für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken, für Litze und Massivdraht

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
- Für Massivdraht: 1/22 AWG (0,65 mm) – 1/26 AWG (0,4 mm) mit Isolationsdurchmesserbereich (ID): 1,1 mm – 1,6 mm
- Für Litzendraht: 22/7–26/7 AWG mit Isolationsdurchmesserbereich (ID): 1,1 mm – 1,6 mm
- Voll geschirmt, 360°-Schirmkontaktierung
- Für Kabeldurchmesser 6,0 - 8,5 mm
- Aufgedruckte Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse, vernickelt
- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.
- PoE-konform gemäß IEEE 802.3af

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP

Produkttyp	RJ45 Keystone Jack
Farbe	silberfarben
Lieferumfang	Keystone
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat8.1 / Class I
Anzahl Ports	1
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
Material (Gehäuse)	Zinklegierung
Steckrichtung	gerade
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Höhe	18.8 mm
Breite	14.6 mm
Tiefe	36.2 mm
Gewicht	18 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Paketgewicht	0.01 kg