
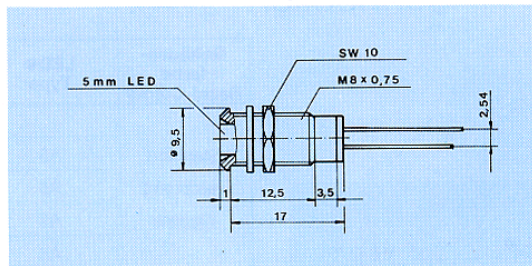


## Ø 3 und 5 mm LED's in Metallfassungen

## Ø 3 and 5 mm Bezel LED's Signaux LED Ø 3 et 5 mm, corps chromé



Technische Daten	Technical Data	
Werkstoff, Fassung	Bezel Material	Messing, hochgl. verchr./Brass, mirror chromefinished
Werkstoff, Einsatz	Insert Material	RTM 5030-PC/RTM 3030-POM
Umgebungstemperatur	Ambient Temperature	-40°C ... +85°C
Löttemperatur	Soldering Temperature	260°C ≤ 5 sec.

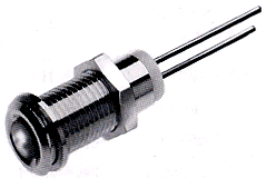

Mit Vorwiderstand auf Anfrage

LED-● Type	LED Farbe/ Colour	Art.-Nr.
ohne without	-	RTM 5030
A42	Rot Red	RTM 5030 R
A44	Gelb Yellow	RTM 5030 Y
A45	Grün Green	RTM 5030 G

With resistor upon request

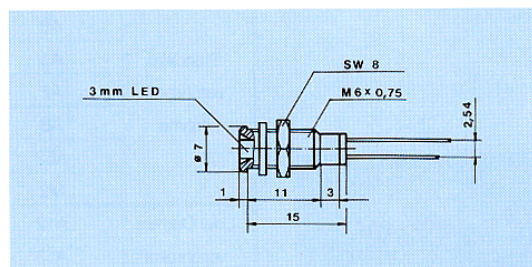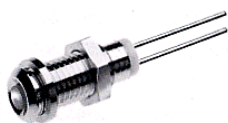

ohne without	-	RTM 3030
A38	Rot Red	RTM 3030 R
A40	Gelb Yellow	RTM 3030 Y
A41	Grün Green	RTM 3030 G