


Bohrung  $\varnothing$  5,7 mm  
 Drilling  
 Pergage

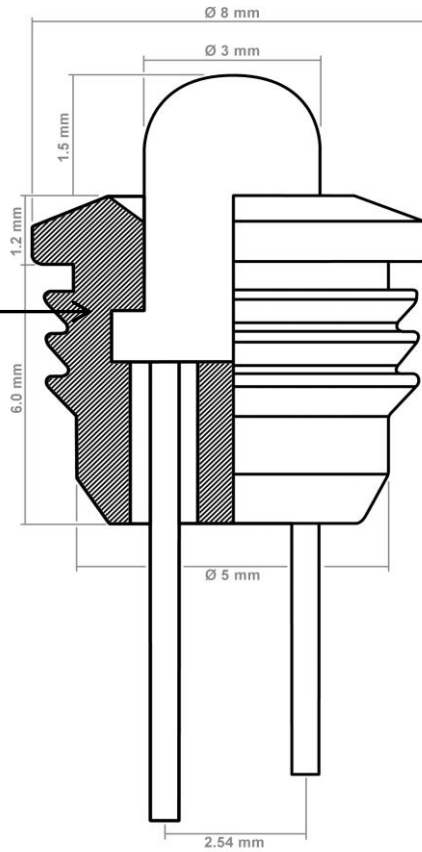

LED Gehäuse schwarz

Santoprene 101-64  
 Härtegrad 64 Shore A  
 Zugspannung 4.4 MPa  
 Reißfestigkeit 19 kN/m  
 Versprödungstemp. -60°C  
 Spez. Gewicht 0.97

-----  
 Hardness 64 Shore A  
 Tensile Stress 4.4 MPa  
 Tear Strength 19 kN/m  
 Brittleness Temp. -60°C  
 Specific Graviti 0.97

-----  
 Duret  64 Shore A  
 R sistance Traction 4.4 MPa  
 R sistance D chirure 19 kN/m  
 Fragilit    froid -60°C  
 Densit  0.97

Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der Donau Elektronik GmbH

Forwarding on third only with approval of the Donau Elektronik GmbH

Alle Angaben sind Angaben des Herstellers/Lieferanten. All information are information of the manufacturer/suppliers.

F�r diese techn. Unterlage behalten wir uns alle rechte vor.				Ma�stab:		Material: Santoprene 101-64	
				Datum	Name	Benennung:	
				bearb. 04-05-98		<b>Neopren Fassung f�r 3 mm LED</b>	
				gepr.			
				 94526 Metten Germany		Zeichnungsnummer	
Zust.	Anderung	Datum	Name			Blatt:	
		30.05.2011	H�nig				