













 
 




Optoelektronik

WU-I-...5-L (Linse)
WU-I-...5S-L (Linse)
 Innenreflektor für LED 5mm
 Innerreflector for LED 5mm
Mit spezieller Linsen-Optik
with special lens optic

Glanzchrom – Bright chrome
 Schwarzchrom – Black chrome
Wasserdicht – waterproof

für Frontblende
 for frontpanel

Typenbezeichnung Type Designation	Artikel-Nr. Part No.		Typenbezeichnung Type Designation	Artikel-Nr. Part No.	
WU-I-R5-L	16010		WU-I-R5S-L	16030	
WU-I-G5-L	16015		WU-I-G5S-L	16035	
WU-I-Y5-L	16020		WU-I-Y5S-L	16040	
WU-I-O5-L	16025		WU-I-O5S-L	16045	
WU-I-UG5-L	42096		WU-I-UG5S-L	42099	
WU-I-B5-L	42097		WU-I-B5S-L	42100	
WU-I-W5-L	42098		WU-I-W5S-L	42101	

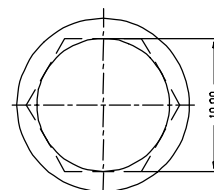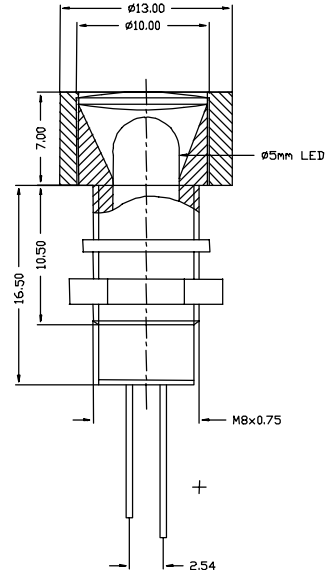

Unit: [mm] Tolerance: ± 0.25