

Metallleuchte SMB 1129
Innenreflektor

Spezifikation

Metall Gehäuse Einbau-Ø12 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist montiert.

Material

Gehäuse: CuZn verchromt
Mutter: CuZn vernickelt
U-Ring: Fe vernickelt
Codierstopfen: PC weiss

Einbau-Öffnung

Ø12+0,2 mm

Optionen

Gehäuse in mattchrom

Metal Indicator SMB 1129
Inside Reflector

Specification

Metal housing, mounting-Ø12 mm with polished chromium plated metal housing for screw fastening. The required mounting material is mounted.

Material


Housing: CuZn chromium plated
nut: CuZn nickel-plated
washer: Fe nickel-plated
Plug: PC white

Mounting-hole

Ø12+0.2 mm

Options

Housing frosted chromium plated

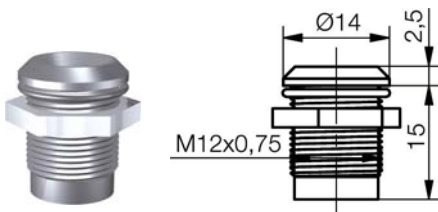

glanzchrom / chromium plated Typ / type	Artikel Nr.: / part number
Für alle Farben / For all colour	SMB 1129

schwarzchrom / black chromium Typ / type	Artikel Nr.: / part number
Für alle Farben / For all colour	SMD 1129