

ARTIKELNUMMER: UC208

Part Number:

BESCHREIBUNG:

Description:


Spannlager mit Gewindestiften im Innenring
radial insert ball bearing with grub screws in inner ring

TECHNISCHE DATEN

Technical data

ABMESSUNGEN: METRISCH (mm)
Dimensions: Metric (mm)

d: 40,00
D: 80,00
B: 49,20
C: 21,00
S: 19,00
G: 8,00
ds: M8x1
h: 6,20

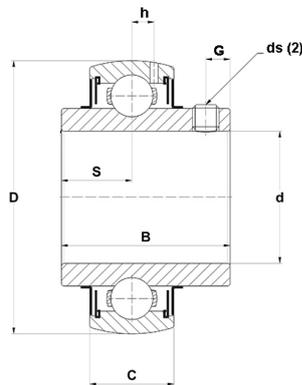

GEWICHT: 0,59 kg
Weight:

TRAGZAHLEN: Dynamisch: 29500 N
Load rates: Dynamic:

Statisch: 18100N
Static:

MATERIAL:

Material:

Spannlager: 100Cr6
Bearing insert:

Schmierung: Lithium Seifenfett -30°C bis +120°C
Lubrication: Lithium soap grease -30°C to +120°C

STATISTISCHE ANGABEN:

Statistic specification:

CONRAD ARTIKEL-NR.: 197652
Conrad part number:

ZOLL-TARIF-NR.: 84832000
Customs tariff number:

Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager
Bearing housing with incorporated ball or roller bearing