

LG7105.5-E27-2800K
220-240V~ 50/60Hz



Instant full light

2800K 4000K 6500K



CRI
Ra80

 
DE · WARMWEIß · GB · WARM WHITE · ES · LUZ CALIDA
· IT · LUCE CALDA · FR · BLANC CHAUD · PT · BRANCO
QUENTE · NL · WARM WIT · FI · LÄMMIN VALKEA · SE ·
VÄRMVIT · NO · VÄRMHVIT · DK · VÄRM HVID · GR ·
ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ · CZ · TEPLÉ BÍLÁ · SK · TEPLÁ BIELA · TR ·
SARI IŞIK · PL · CIEPŁOBIAŁA · RU · теплая белая
HU · MELEG FEHÉR · RS · TOPLO BELA



1,000,000X



15,000 h



-86%

CO₂ emission comparison of LED and incandescent lamp



0.0 mg
Mercury




www.megaman.cc

Made in P.R.C.

MEGAMAN®

LED CLASSIC

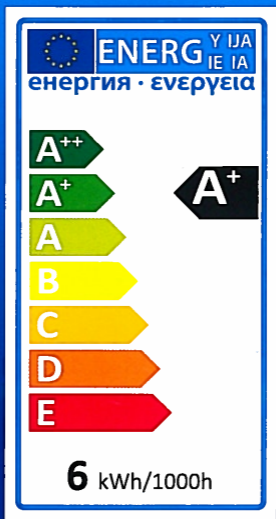

MM21043-2
C.-Nr.: 399347



4 020856 210435 >