


RoHS Compliant

BOMcheck.net

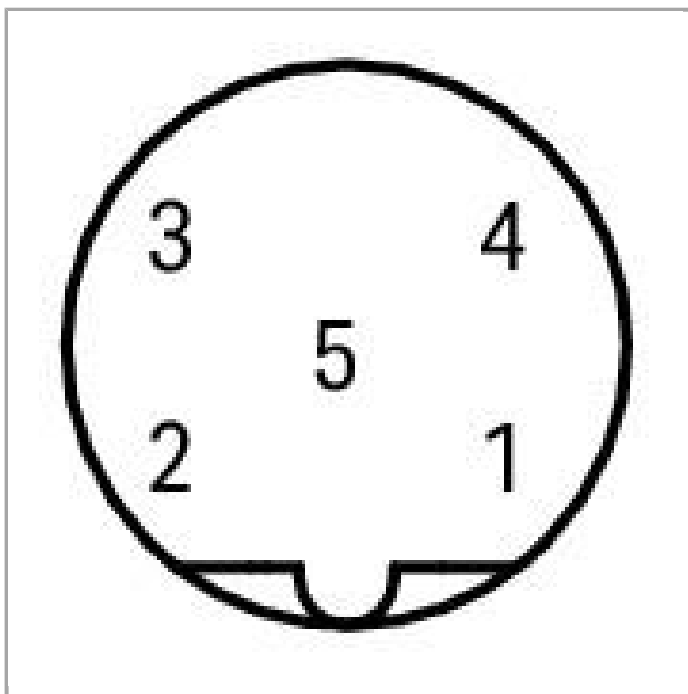

Anschließbare Leitung
 $\varnothing 6 \dots 8 \text{ mm} / 0,14 - 0,5 \text{ mm}^2$

Data
Technical Data



Connection type	M12 socket
No. of poles	5
Anschlusspunkt geschirmt	yes
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded

Connection data

Connection type (1)	Federtechnik
Solid conductor	0.14 ... 0.5 mm ² / ...

Mechanical data

Connectable sheathed cable diameter	6 ... 8 mm
Weight	46 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-40 ... 85 °C
Degree of protection	IP67

Commercial data

Country of origin	DE
GTIN	4045454639907
Customs Tariff No.	85366990990

Downloads**Documentation****System Description**

767 Series, SPEEDWAY accessories, data sheet	May 16, 2018	1.0 MB	Download
--	--------------	--------	--------------------------

Subject to changes.