
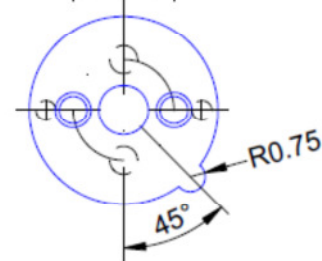
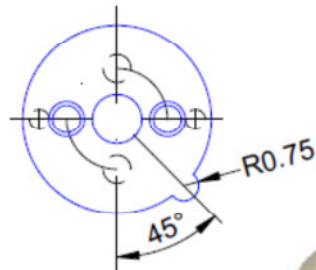
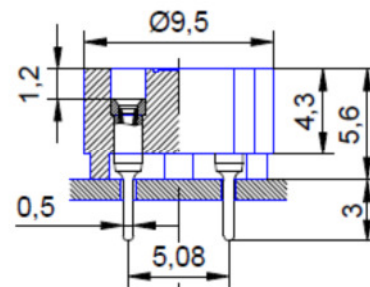



Sicherungshalter für Kleinstsicherungen Fuseholders for Sub-miniature fuses

886.001

886.002

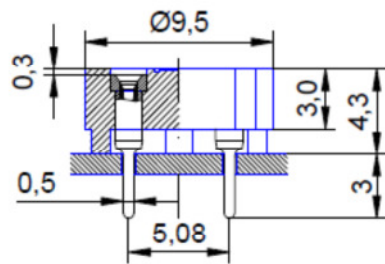

Bohrbild / drilling diagram

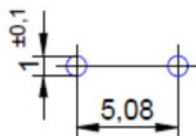

Technische Daten / technical data

Bemessungsspannung / rated voltage	250V
Bemessungsstrom / rated current	6,3A
Verlustleistung / sustained dissipation	1,6 W
Montage / mounting	Leiterplatte / PC board
Sockelmaterial / material base	Polyester PCT, UL94V-0
Kontaktmaterial / material contact	Kupferlegierung / cooper-alloy
Kontaktfeder / contact spring	vergoldet / gold plated
Anschlüsse / connections	lötbar verzinkt / solderable tin plated
Löttemperatur / soldering temperature	max. 280°C, 10 sec (wave)