

Adapters

NYS227

Product

Connector Type Plug

Gender male

Electrical

Contact resistance < 10 mΩ

Dielectric strength 0,5 kVdc

Rated current per contact 1 A

Mechanical

Insertion force ≤ 20 N

Withdrawal force > 10 N

Lifetime 5000 mating cycles

Material

Contact plating 2 μm Ni CuSn6 SnCe


Contacts Brass (CuZn39Pb3)

Insert Polyamide (PA 6.6 30 % GR)

Shell Brass (CuZn39Pb3), gal Ni plated

Environmental

Temperature range -20 °C to +70 °C

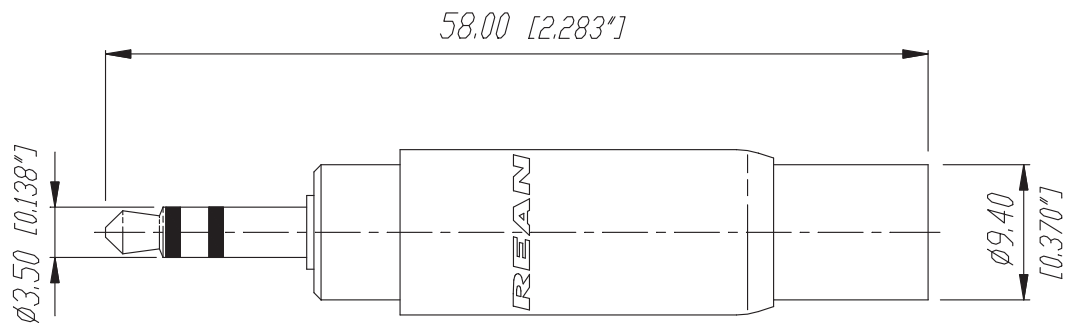

					Werkstoff:	Maßstab:		Datum	Name
				*Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geändert werden		2:1	Gezeichnet	07.05.01	Battlogg
				Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)			Geprueft		
				Benennung:	3,5 mm Stereo Plug			Ersetzt durch:	Blatt
					NYS 227			Ersatz fuer:	von Blatt
					REAN			Zeichn. Nr.	3102 ST 22 57
Ind.	Aenderung	Datum	Name						