

Audio

Adapters

NYS236

Product

Connector Type	Jack
Gender	female

Electrical

Contact resistance	< 10 m Ω
Dielectric strength	0,5 kVdc
Rated current per contact	1 A

Mechanical


Insertion force	\leq 20 N
Withdrawal force	> 10 N
Lifetime	> 1000 mating cycles

Material

Contact plating	SnCe
Contacts	Bronze (CuSn6)
Insert	ABS
Shell	Brass (CuZn39Pb3), gal Ni plated

Environmental

Temperature range	-20 °C to +70 °C
-------------------	------------------

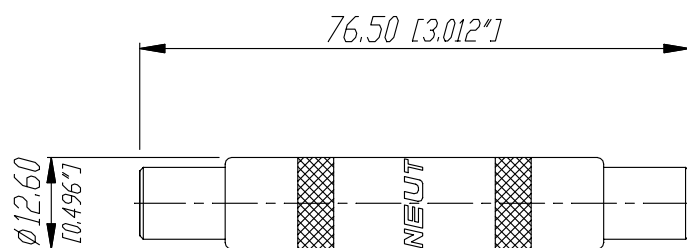

					Werkstoff:	Massstab:		Datum	Name
				*Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geaendert werden	-	1:1	Gezeichnet	17.08.98	Battlogg
				Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)			Geprueft		
				Benennung:	Adapter			Ersetzt durch:	Blatt
					NYS 236 (1/4" Plug to 1/4" Plug)			Ersatz fuer:	von Blatt
					NEUTRIK NINGBO CHINA			Zeichn. Nr.	3102 St 22 09
Ind.	Aenderung	Datum	Name						