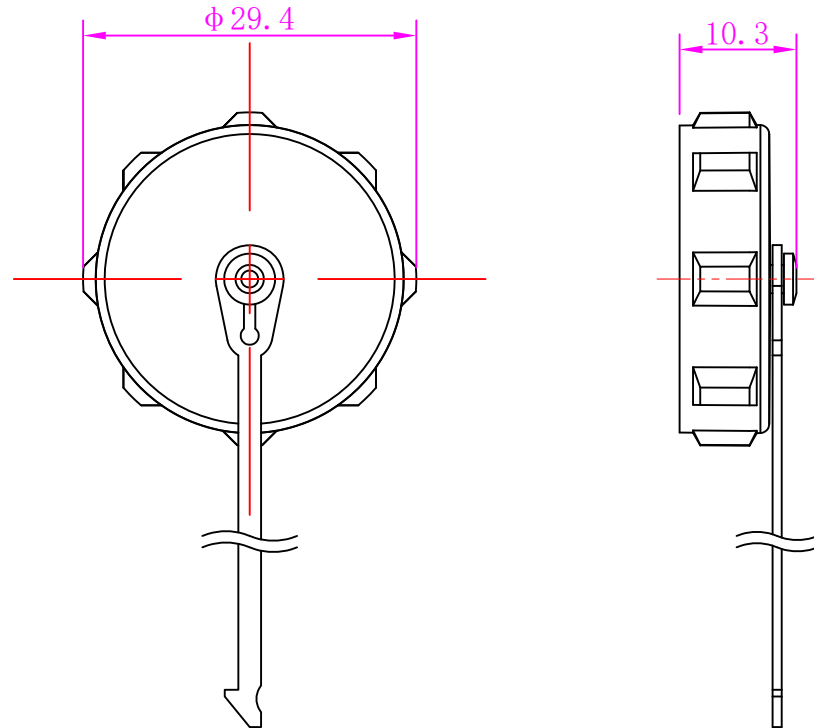


**技术参数 Specs:**

极数 No. of pins: /

额定电流 Rated current: /

接触直径 Contact diameter: /

工作电压 Rated voltage: /

耐压 Tested voltage: /

接触电阻 Contact resistance: /

绝缘电阻 Insulation resistance: /

线规 Wire size(mm²/AWG): /

电缆外径 Cable OD(mm): /

接插方式 Coupling: 螺纹连接 Threaded

外壳材料 Shell material: 热塑性塑料PA66 防火等级: V-0 Nylon66, fire resistance: V-0

绝缘体 Insert material: /

接触件材料 Contact material: /

接线方式 Termination: /

接插次数 Mating cycle: /

工作温度 Working temperature: /

盐雾等级 Salt spray level: /

防护等级 IP rating: IP68(连接后after connection)

设计标准 Design standard: /

特制内容 Custom: 产品符合REACH

普通公差 Normal tolerances		签 名	日期	广东威浦电器有限公司 Guangdong Weipu Electric Appliance Co.,LTD					
长度 Length	角度 Angle	Signature	Date	名称	型号	编号	版本		
X. ±0.5	.X ±1°	设计	2026-01-20	Description	PartNumber	Code	version		
.X ±0.3	X. ±0.5°	审核	2026-01-21	SP21型插座护盖（RE）	SP21-GZ-RE	10203902607	A/0		
.XX ±0.15		批准	2026-01-21						
视图 View		Approve							
									
GB/T 14486-MT4									