

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C



© W+P PRODUCTS


Passende Gegenstecker Serien:

Mate with Connector Series:

**238 634 635 2380 6340 9510**

Einsetzbar für Stiftleisten mit Vierkantstiften  
0,5mm.

Accept Pin Headers with rectangular pins  
0.5mm.

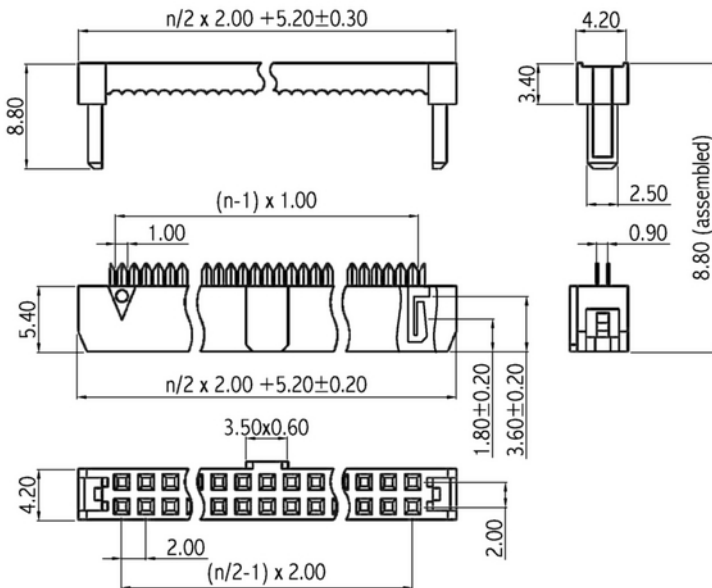

#### Series

**343**

#### Contacts \*

**20**

10/12/14/16/18/  
20/22/24/26/30/  
32/34/36/40/44/  
50/60/64/68

#### Plating \*

**60**

00 Vergoldet  
Gold plated  
60 Sel. Au/Sn  
Duplex Plating

#### Bump (Optional)

**1**

1 Mit Nase  
With bump

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.