

Technische Daten / Technical Data

| | |
|-----------------------|---|
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Contact Material | Copper alloy |
| Kontaktfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni |
| Contact Surface | Acc. to options (see below), over Ni |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Contact Resistance | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500V _{AC} |
| Test Voltage | 500V _{AC} |
| Nennstrom | 1A |
| Current Rating | 1A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +105°C |
| Temperature Range | -40°C ... +105°C |



© W+P PRODUCTS


Passende Gegenstecker Serien:

Mate with Connector Series:

238 634 635 2380 6340 9510

Einsetzbar für Stiftheiten mit Vierkantstiften
0,5mm.

Accept Pin Headers with rectangular pins
0.5mm.

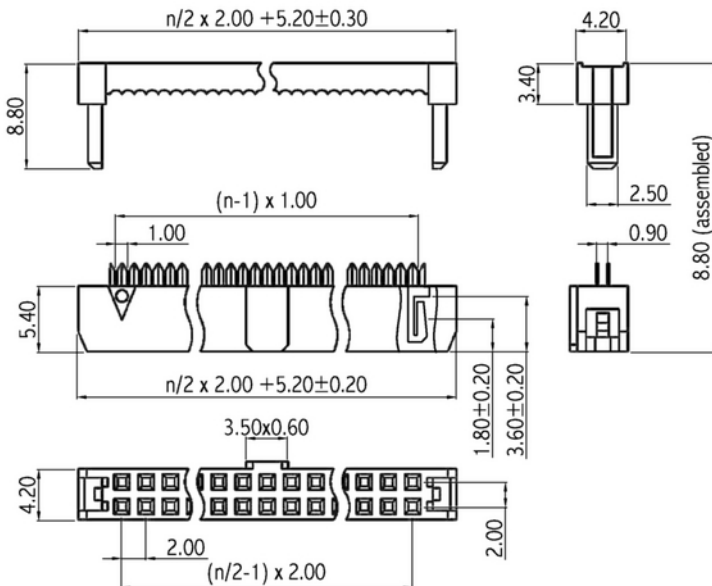

Series

343

Contacts *

20

10/12/14/16/18/
20/22/24/26/30/
32/34/36/40/44/
50/60/64/68

Plating *

60

00 Vergoldet
Gold plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex Plating

Bump (Optional)

1

1 Mit Nase
With bump

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.