





Centronics-Steckverbinder, Stecker, Konfektionsversion

Centronics-connectors, male, assembly type

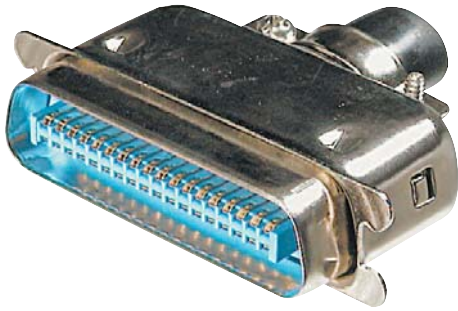

Gehäuse Stahl	Shell Steel
Kontakte Phosphor Bronze	Contacts Phosphor bronze
Isolierkörper PBT glasfaserverstärkt UL94 V-0	Insulator PBT glass fibre reinforced UL94 V-0
Betriebsstrom 5A	Current rating 5A
Durchschlagsspannung 1000V AC 1 Minute	Withstanding voltage 1000V AC 1 minute
Isolationswiderstand 1000MΩ min. (500V DC)	Insulation resistance 1000MΩ min. (500V DC)
Betriebstemperatur -55°C bis +105°C	Operating temperature -55°C to +105°C

Dimension								
No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G	H
14	12.96	25.60	38.10	29.00	8.20	21.60	39.90	7.0
24	23.76	36.30	48.80	39.90	8.60	21.00	39.60	9.0
36	36.72	49.30	61.80	53.20	7.90	22.60	40.50	11.5
50	51.84	64.40	77.00	68.10	8.60	24.90	44.30	12.5

 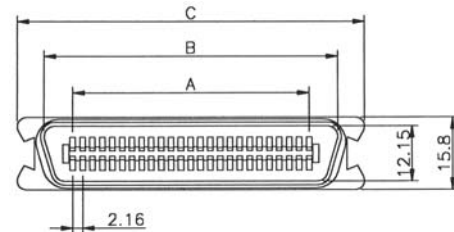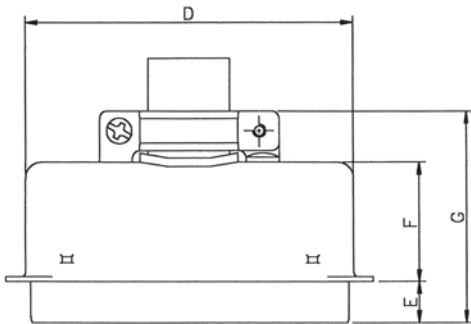

Bestellcode : **A - 57 / x - M**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. Polzahl
 14, 24, 36, 50

No. of contacts
 14, 24, 36, 50

D-Sub / Hoods
 Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords
 Powersockets

MiniDIN

DIN4161x
 Hardmetric

Sockets + Strips
 Jumper