


796R

Geräteeinbausteckdosen

Kaiser
 ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

Geräteeinbausteckdose 70°/ 10 A, mit Schutzkontakt, Rastmontage, Rastmaß 1,0 und 1,5 mm
 Mains appliance socket 70°/ 10 A, with earthing contact, self-locking mount, size 1,0 mm and 1,5 mm

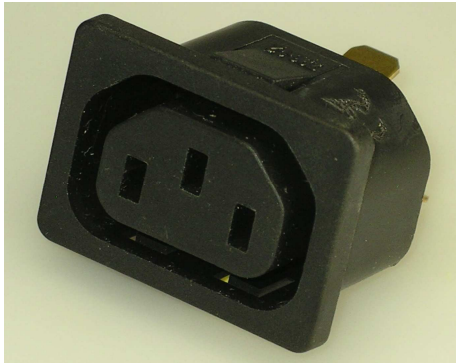

Beschreibung / Description


Wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

Available with screw terminals or wrap connection 4,8 mm / 6,3 mm

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-2-2, Normblatt F
Anschlüsse / Type of terminals	siehe oben / see above
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0

Abmessungen / Dimension

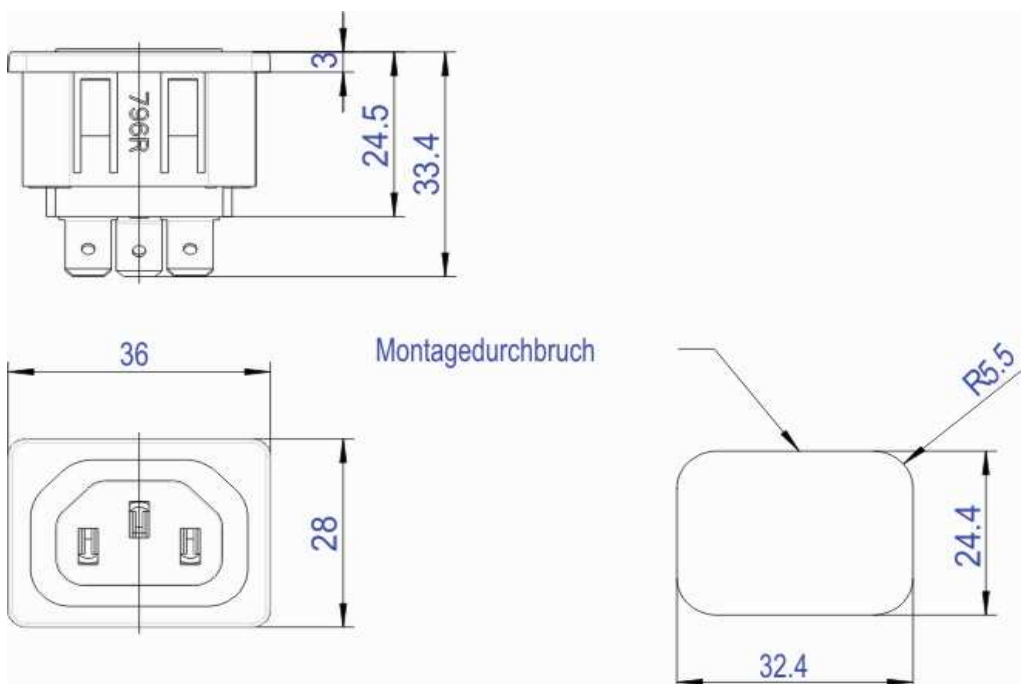

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change