


**High-Density D-Sub-Steckverbinder,**  
90° abgewinkelt für Leiterplatten-Montage, mit Befestigungsbolzen  
**High-Density D-Sub-connectors,**  
90° angled, for PCB mounting, with locking bolts

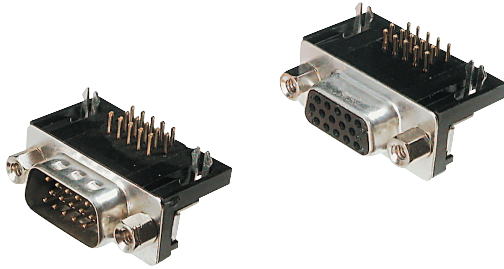

**Isolierkörper**

PBT, glasfaserverstärkt,  
UL94V-0

**Isolationswiderstand**

>3000MΩ min. bei 500V DC

**Spannungsfestigkeit**

1000V / 1 Minute

**Stromennbelastung**

3A

**Betriebstemperaturbereich**

-55°C bis +105°C

**Insulators**

PBT, glass filled,  
UL94V-0

**Insulations resistance**

>3000MΩ min. at 500V DC

**Dielectric voltage**

1000V / 1 minute

**Current rating**

3A



**Operating temperature**

-55°C to +105°C



**Dimensions**

No. of contacts	A	B	C	D	E	F
15	30.8	25.00	16.92	16.30	2.29	1.145
26	39.2	33.30	25.25	24.60	2.29	1.145
44	53.1	47.10	38.96	38.30	2.29	1.145
62	69.4	63.50	55.42	54.80	2.41	1.205

**Buchse / Female**

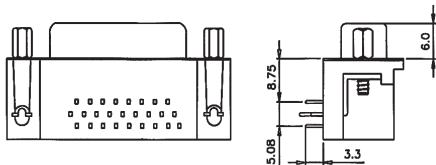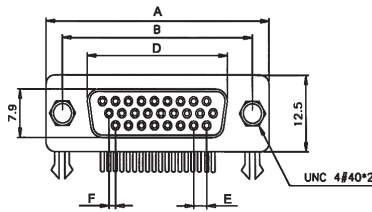

**Stecker / Male**

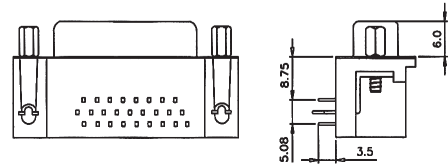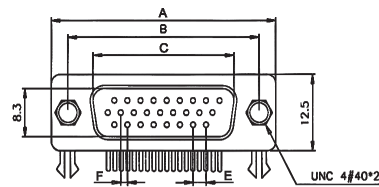

Bestellcode : **A - HD - x - x - A / KG - T** Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen  
Ordercode : **A - HD - x - x - A / KG - T** Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.	<b>Ausführung</b>	<b>Version</b>
	F -Buchse S -Stecker	F -Female S -Male
2.	<b>Polzahl</b>	<b>No. of contacts</b>
	15, 26, 44, 62	15, 26, 44, 62
<b>Andere Ausführungen auf Anfrage</b>		<b>Other options on request</b>
Standard: Anforderungsstufe III		Standard: Quality class III

D-Sub / Hoods  
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords  
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x  
Hardmetric

Sockets + Strips  
Jumper