


D-Sub-Steckverbinder,

90° abgewinkelt, für PCB Montage, mit Befestigungsbolzen und "Snap-in" Technik, USA Standard

D-Sub-connectors,

90° angled, for PCB-mounting, with locking bolts and "snap-in" technique, USA standard

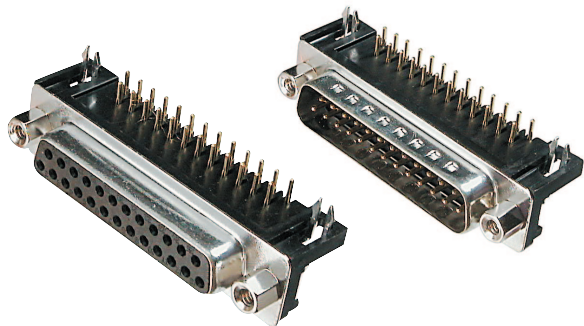

Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt,
UL94V-0

Isolationswiderstand

1000MΩ bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

Stromennbelastung

3A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Insulators

PBT, glass filled,
UL94V-0

Insulation resistance

1000MΩ at 500V DC

Dielectric voltage

1000V / 1 minute

Current rating




3A

Operating temperature

-55°C to +105°C

Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E
09	30.81	25.0	16.92	16.33	11.10
15	39.14	33.3	25.25	24.66	19.40
25	53.04	47.1	38.96	38.38	33.25
37	69.32	63.5	55.42	54.84	49.85

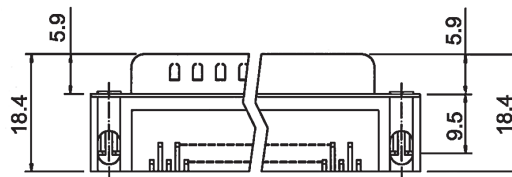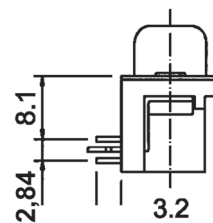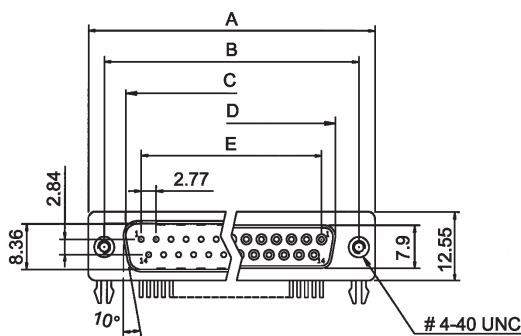

Bestellcode :
Ordercode :

A - D - x - x - A / KG - x

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2. 3.

1.

Ausführung

F -Buchse
S -Stecker

Version

F -Female
S -Male

2.

Polzahl

09, 15, 25, 37

No. of contacts

09, 15, 25, 37

3.

Ausführung

T2 -mit Befestigungsbolzen UNC
T4 -ohne Befestigungsbolzen*

Type

T2 -with locking bolts UNC
T4 -without locking bolts*

* -auf Anfrage

* -on request

Standard: Anforderungsstufe III

Standard: Quality class III